



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M2X5

Artikelnummer	55050.020.005
Merk	-
UBB	951351808914
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327475
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	5 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	2
L (mm)	5

Technische tekening

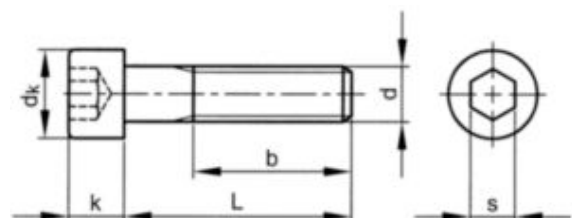

P 0.4
s 1.5

FABORY