



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M2X20

Artikelnummer	55050.020.020
Merk	-
UBB	951351809334
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327536
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M2
Lengte	20 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	16
d-D	M2
dk(max.)	3.8
Voldraad als $L \leq$	20
k (max.)	2
L (mm)	20

Technische tekening

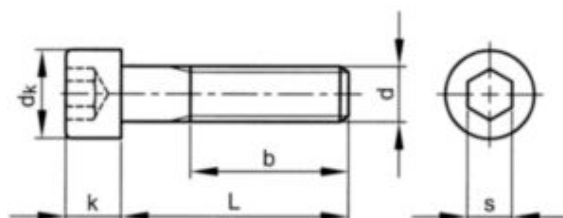

P 0.4
s 1.5

FABORY