



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M6X140

Artikelnummer	55050.060.140
Merk	-
UBB	951351813781
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328250
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	140 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	24
d-D	M6
dk(max.)	10
Voldraad als $L \leq$	30
k (max.)	6
L (mm)	140

Technische tekening

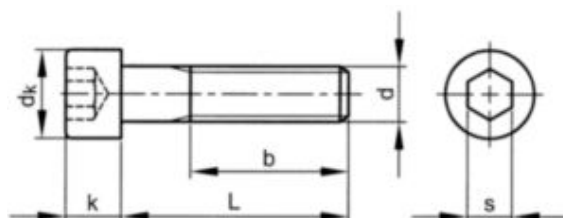

P

1

s

5

FABORY