



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X65

Artikelnummer	55050.080.065
Merk	-
UBB	500571291789
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141437
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	65 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	65

Technische tekening

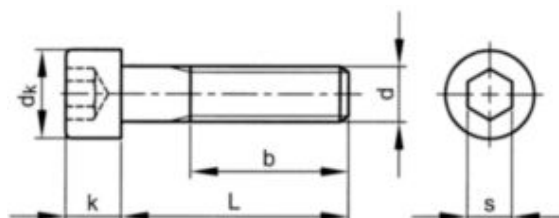

P

1.25

S

FABORY

6