



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X130

Artikelnummer	55050.080.130
Merk	-
UBB	951351814854
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328458
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	130 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	130

Technische tekening

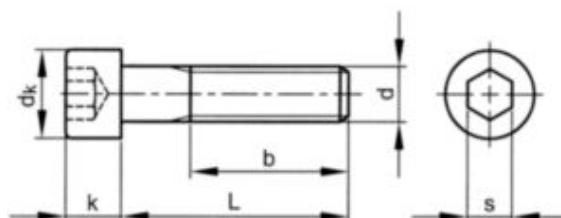

P

1.25

S

FABORY

6