



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M8X250

Artikelnummer	55050.080.250
Merk	-
UBB	500571292779
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141536
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	250 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
DIN	912

Technische specificatie

b	28
d-D	M8
dk(max.)	13
Voldraad als $L \leq$	35
k (max.)	8
L (mm)	250

Technische tekening

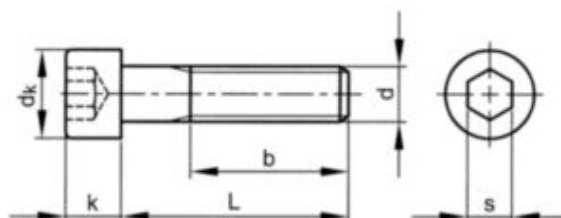

P

1.25

S

FABORY

6