



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M10X160

Artikelnummer	55050.100.160
Merk	-
UBB	500571293355
UNSPSC	31161605
EAN	8715494141598
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	160 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762

Technische specificatie

b	32
d-D	M10
dk(max.)	16
Voldraad als $L \leq$	40
k (max.)	10
L (mm)	160

Technische tekening

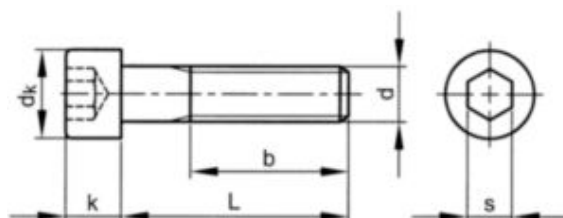

P

1.5

S

8

FABORY