



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X40

Artikelnummer	55050.140.040
Merk	-
UBB	951351817097
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328885
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	40 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	40

Technische tekening

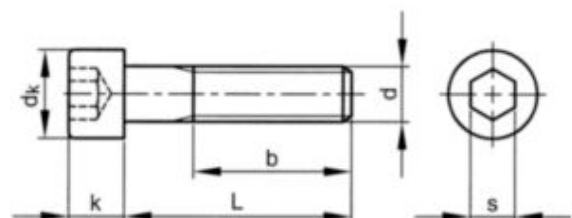

P

2

S

12

FABORY