



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M14X80

Artikelnummer 55050.140.080

Merk -

UBB 951351817824

UNSPSC 31161605

EAN 8715492328915

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	80 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	80

Technische tekening

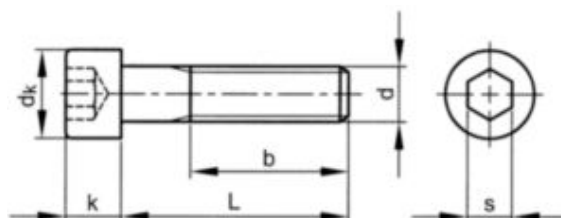

FABORY