



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M14X120

Artikelnummer	55050.140.120
Merk	-
UBB	951351818244
UNSPSC	31161605
EAN	8715492328960
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	120 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
BS	4168-1

Technische specificatie

b	40
d-D	M14
dk(max.)	21
Voldraad als $L \leq$	55
k (max.)	14
L (mm)	120

Technische tekening

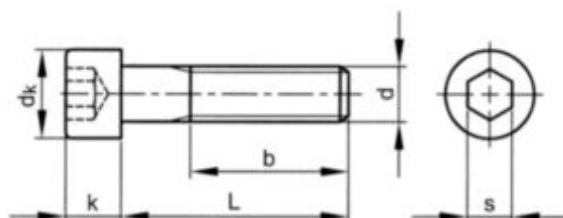

P

2

S

12

FABORY