



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X45

Artikelnummer	55050.160.045
Merk	-
UBB	950351880691
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329028
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	45 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
NF	E25-125
DIN	912
BS	4168-1

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	45

Technische tekening

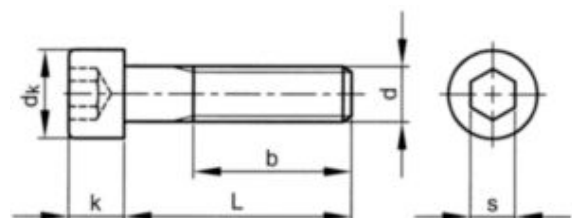

P

2

S

14

FABORY