



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X55

Artikelnummer 55050.160.055

Merk -

UBB 950351880857

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329042

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	55 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
ISO	4762
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
BS	4168-1

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	55

Technische tekening

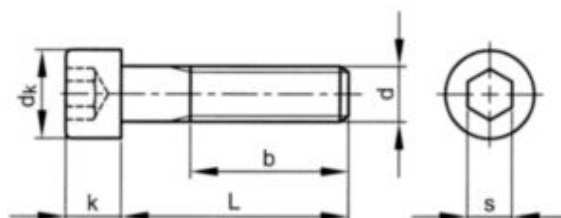

P

2

S

14

FABORY