



## Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X90

Artikelnummer 55050.160.090

Merk -

UBB 950351881277

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329103

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

### Technische parameters

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Diameter                 | M16                    |
| Lengte                   | 90 mm                  |
| Klasse                   | 70                     |
| Aandraaivoorziening      | Binnenzeskant          |
| Kopsoort                 | Cilinderkop            |
| Materiaalsoort           | Roestvaststaal         |
| Materiaalsoort Technisch | A4                     |
| Draadrichting            | Rechts                 |
| Draadsoort               | Metrische schroefdraad |

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


### Standaarden

|      |          |
|------|----------|
| NF   | E25-125  |
| BS   | 4168-1   |
| DIN  | 912      |
| ISO  | 4762     |
| NEN  | 1241     |
| ASME | B18.3.1M |

### Technische specificatie

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| b                     | 44  |
| d-D                   | M16 |
| dk(max.)              | 24  |
| Voldraad als $L \leq$ | 60  |
| k (max.)              | 16  |
| L (mm)                | 90  |

### Technische tekening

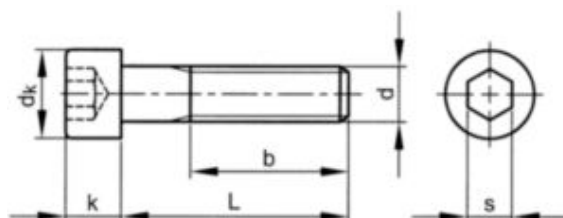

P

2

S

14

**FABORY**