



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X100

Artikelnummer 55050.160.100

Merk -

UBB 950351881350

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329110

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	100 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	100

Technische tekening

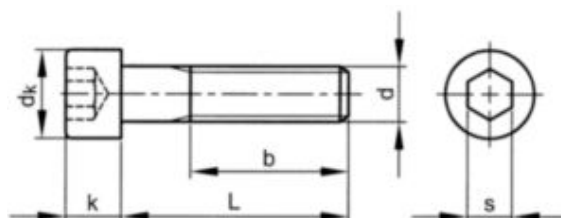

P

2

S

14

FABORY