



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M16X120

Artikelnummer 55050.160.120

Merk -

UBB 950351881509

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329134

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	120 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	44
d-D	M16
dk(max.)	24
Voldraad als $L \leq$	60
k (max.)	16
L (mm)	120

Technische tekening

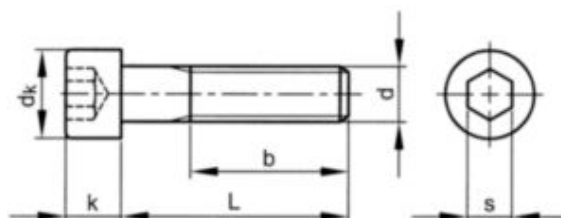

P

2

S

14

FABORY