



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X30

Artikelnummer 55050.200.030

Merk -

UBB 954351369168

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329189

PKG. van 25 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	30 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	30

Technische tekening

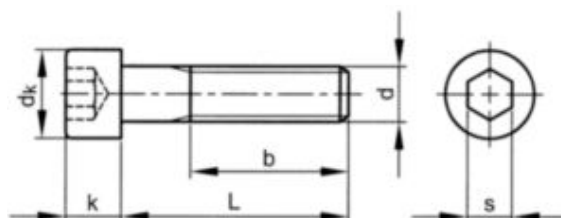

P

2.5

S

17

FABORY