



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X130

Artikelnummer 55050.200.130

Merk -

UBB 950351883091

UNSPSC 31161605

EAN 8715492329318

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	130 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	130

Technische tekening

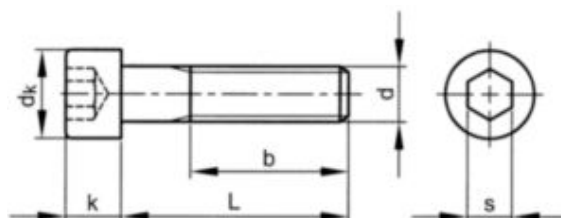

P

2.5

S

17

FABORY