



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 70 M20X160

Artikelnummer 55050.200.160

Merk -

UBB 500571296994

UNSPSC 31161605

EAN 8715494136044

PKG. van 10 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	160 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4762
ASME	B18.3.1M
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
NF	E25-125

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	160

Technische tekening

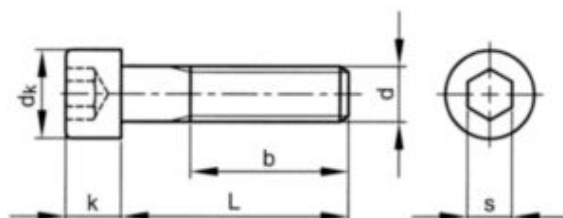

P

2.5

S

17

FABORY