



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X180

Artikelnummer	55050.200.180
Merk	-
UBB	500571297158
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136068
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	180 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	180

Technische tekening

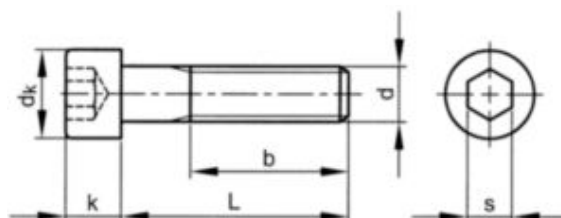

P

2.5

S

17

FABORY