



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M20X190

Artikelnummer	55050.200.190
Merk	-
UBB	500571297232
UNSPSC	31161605
EAN	8715494541619
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	190 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als $L \leq$	75
k (max.)	20
L (mm)	190

Technische tekening

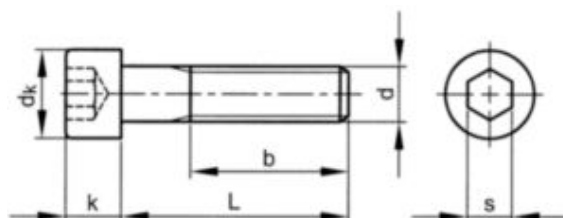

P

2.5

S

17

FABORY