



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M24X200

Artikelnummer	55050.240.200
Merk	-
UBB	500571297802
UNSPSC	31161605
EAN	8715494136136
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M24
Lengte	200 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Technische specificatie

b	60
d-D	M24
dk(max.)	36
Voldraad als $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	200

Technische tekening

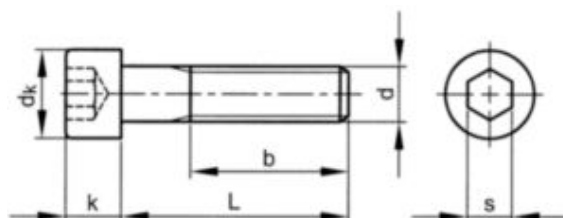

FABORY