



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X50

Artikelnummer	55050.270.050
Merk	-
UBB	951351953520
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329455
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	50 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische specificatie

b	66
d-D	M27
dk(max.)	40
Voldraad als $L \leq$	90
k (max.)	27
L (mm)	50

Technische tekening

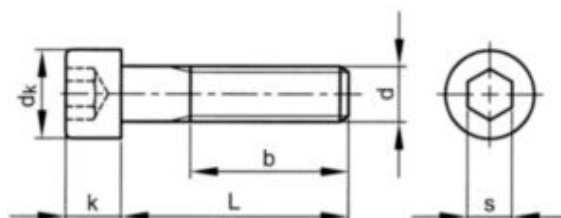

FABORY