



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X80

Artikelnummer	55050.270.080
Merk	-
UBB	951351953868
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329486
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	80 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaal soort	Roestvaststaal
Materiaal soort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
NEN	1241

Technische specificatie

b	66
d-D	M27
dk(max.)	40
Voldraad als $L \leq$	90
k (max.)	27
L (mm)	80

Technische tekening

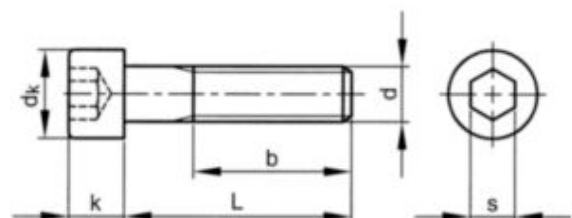

FABORY