



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M27X100

Artikelnummer	55050.270.100
Merk	-
UBB	951351954023
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329509
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	100 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

DIN	912
BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	66
d-D	M27
dk(max.)	40
Voldraad als $L \leq$	90
k (max.)	27
L (mm)	100

Technische tekening

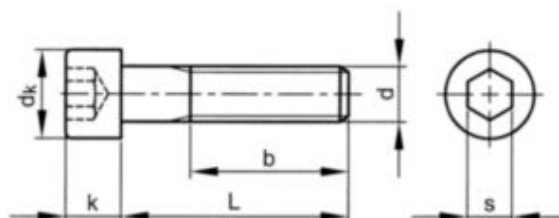

FABORY