



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X70

Artikelnummer	55050.300.070
Merk	-
UBB	951351954858
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329585
PKG. van 2	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	70 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

NF	E25-125
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
DIN	912
ISO	4762
NEN	1241

Technische specificatie

b	72
d-D	M30
dk(max.)	45
Voldraad als $L \leq$	100
k (max.)	30
L (mm)	70

Technische tekening

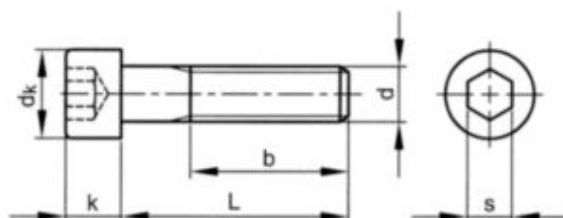

P

3.5

S

22

FABORY