



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A4 Min.50 M30X150

Artikelnummer	55050.300.150
Merk	-
UBB	951351955681
UNSPSC	31161605
EAN	8715492329660
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	150 mm
Klasse	Min.50
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Afmetingen met een diameter M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.


Standaarden

ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
DIN	912

Technische specificatie

b	72
d-D	M30
dk(max.)	45
Voldraad als $L \leq$	100
k (max.)	30
L (mm)	150

Technische tekening

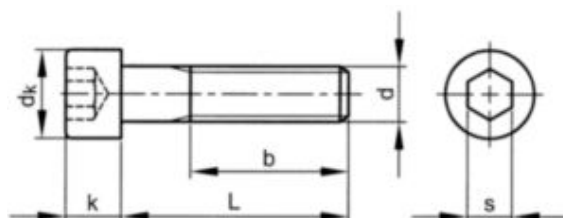

P

3.5

S

22

FABORY