


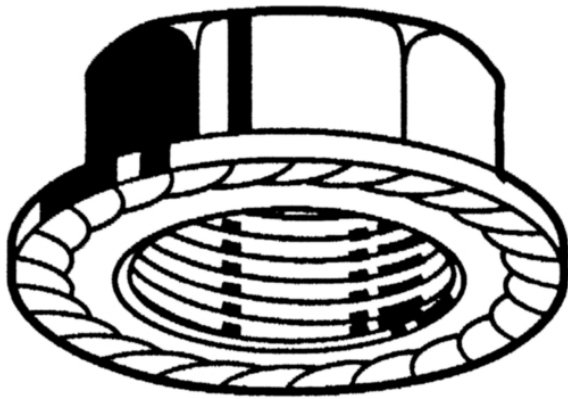

Zeskantflensmoer met vertanding DIN ≈6923 Roestvaststaal (RVS) A4 M3

Artikelnummer	55119.030.001
Merk	-
UBB	500571769891
UNSPSC	31161727
EAN	8715494099103
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈6923
ISO	≈4161
NF	≈E25-406

Info	Specifieke kenmerken zeskantflensmoeren met vertanding: Opgewekte voorspankracht wordt door de aanwezige flens over een groot oppervlak verdeeld, hierdoor ontstaat een lage vlaktedruk. De flens biedt de mogelijkheid overmaatse gaten en/of sleufgaten in het werkstuk af te dekken. Het gebruik van sluitringen is overbodig. Voorzien van een uitstekend
------	--

borgende
veranding.

FABORY

Technische specificatie

d-D	M3
dc(max.)	7.8
m (max.)	3.8
P	0.5
s	6

Technische tekening

