



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M3X6

Artikelnummer 55230.030.006

Merk -

UBB 500571741668

UNSPSC 31161518

EAN 8715494098854

PKG. van 500 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M3
Lengte	6 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
BS	4168-4
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M3
dp(max.)	2
L (mm)	6
P	0.5
s	1.5
t (min.)	1.2

Technische tekening

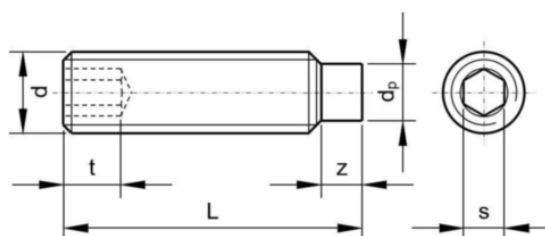

z lang (min.)	1.5
z lang als L ≥	6
z kort (min.)	0.75

FABORY