



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X12

Artikelnummer 55230.050.012

Merk -

UBB 500571742658

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117586

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ISO	4028
BS	4168-4
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	12
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening

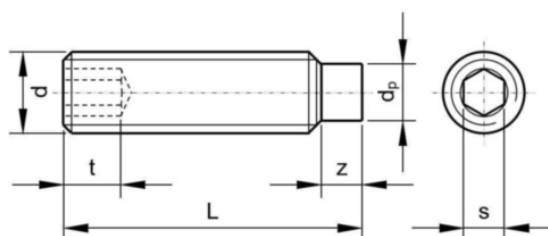

z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY