



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X6

Artikelnummer 55230.060.006

Merk -

UBB 500571743078

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117623

PKG. van 500 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	6 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ASME	B18.3.6M
DIN	915
BS	4168-4
NF	E27-182
NEN	2344
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	6
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

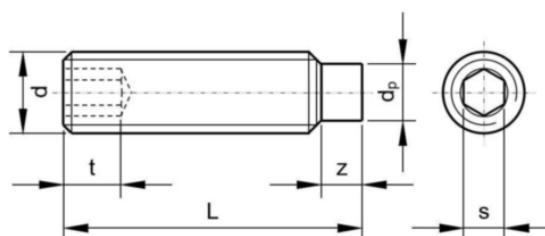

z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY