



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X12

Artikelnummer 55230.060.012

Merk -

UBB 500571743318

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117654

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
DIN	915
NEN	2344
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	12
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

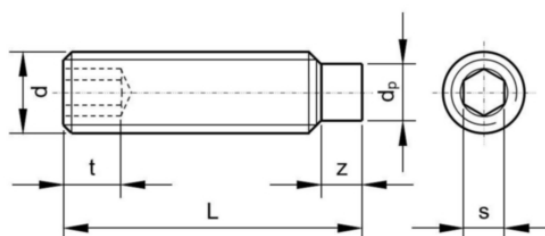

z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY