



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M6X25

Artikelnummer	55230.060.025
Merk	-
UBB	500571743649
UNSPSC	31161518
EAN	8715494117685
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
ISO	4028
NF	E27-182
NEN	2344
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M6
dp(max.)	4
L (mm)	25
P	1
s	3
t (min.)	2

Technische tekening

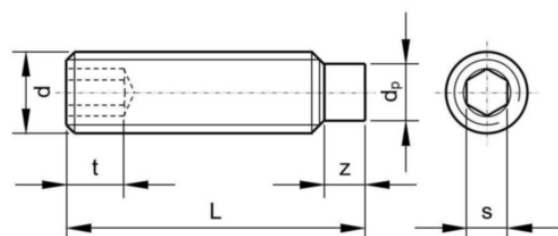

z lang (min.)	3
z lang als L ≥	10
z kort (min.)	1.5

FABORY