



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X16

Artikelnummer 55230.080.016

Merk -

UBB 500571744142

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117739

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
DIN	915
ISO	4028
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	16
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening

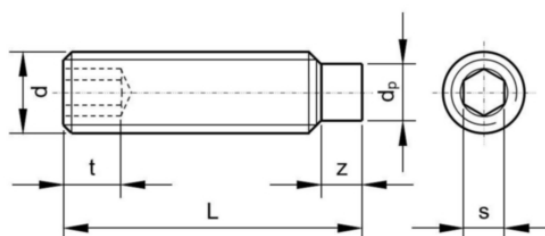

z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY