



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M8X25

Artikelnummer 55230.080.025

Merk -

UBB 500571744308

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117753

PKG. van 200 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

BS	4168-4
DIN	915
NF	E27-182
ISO	4028
ASME	B18.3.6M
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M8
dp(max.)	5.5
L (mm)	25
P	1.25
s	4
t (min.)	3

Technische tekening

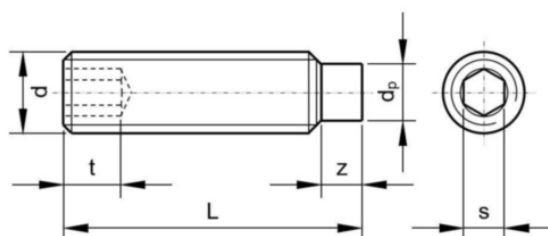

z lang (min.)	4
z lang als L ≥	12
z kort (min.)	2

FABORY