



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X16

Artikelnummer 55230.100.016

Merk -

UBB 500571744712

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117791

PKG. van 200 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	16 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
NF	E27-182
NEN	2344
ISO	4028

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	16
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

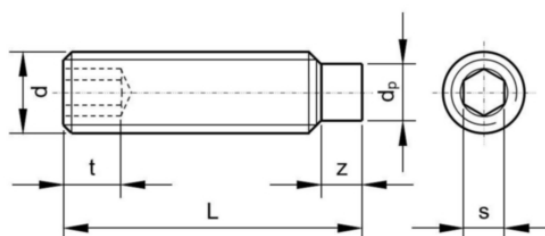

z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY