



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M10X40

Artikelnummer 55230.100.040

Merk -

UBB 500571745131

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117838

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
ASME	B18.3.6M
DIN	915
NF	E27-182
NEN	2344
BS	4168-4

Technische specificatie

d-D	M10
dp(max.)	7
L (mm)	40
P	1.5
s	5
t (min.)	4

Technische tekening

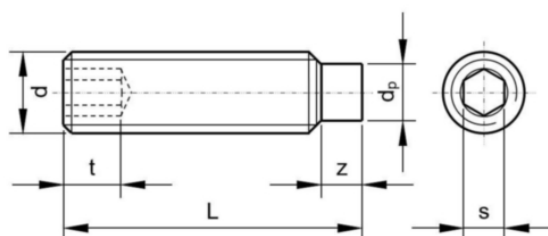

z lang (min.)	5
z lang als L ≥	16
z kort (min.)	2.5

FABORY