



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X20

Artikelnummer 55230.120.020

Merk -

UBB 500571745214

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117845

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	20 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
DIN	915
BS	4168-4
NF	E27-182
ASME	B18.3.6M
NEN	2344

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	20
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8

Technische tekening

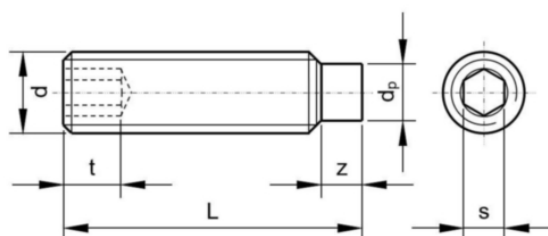

z lang (min.)	6
z lang als L ≥	20
z kort (min.)	3

FABORY