



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X25

Artikelnummer	55230.120.025
Merk	-
UBB	500571745396
UNSPSC	31161518
EAN	8715494117852
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	25 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.
------	--


Standaarden

ISO	4028
NF	E27-182
NEN	2344
BS	4168-4
ASME	B18.3.6M
DIN	915

Technische specificatie

d-D	M12
dp(max.)	8.5
L (mm)	25
P	1.75
s	6
t (min.)	4.8

Technische tekening

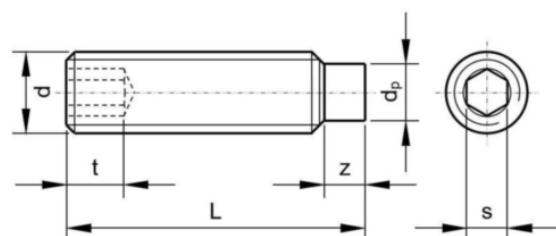

z lang (min.)	6
z lang als L ≥	20
z kort (min.)	3

FABORY