



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M16X40

Artikelnummer 55230.160.040

Merk -

UBB 500571745545

UNSPSC 31161518

EAN 8715494117876

PKG. van 50 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	40 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

DIN	915
BS	4168-4
NEN	2344
ASME	B18.3.6M
ISO	4028
NF	E27-182

Technische specificatie

d-D	M16
dp(max.)	12
L (mm)	40
P	2
s	8
t (min.)	6.4

Technische tekening

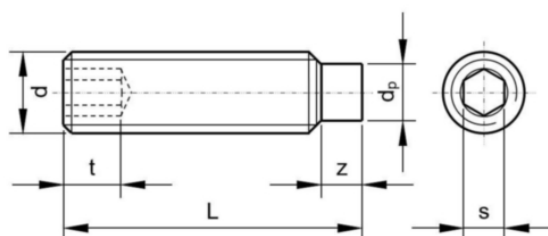

z lang (min.)	8
z lang als L ≥	25
z kort (min.)	4

FABORY