


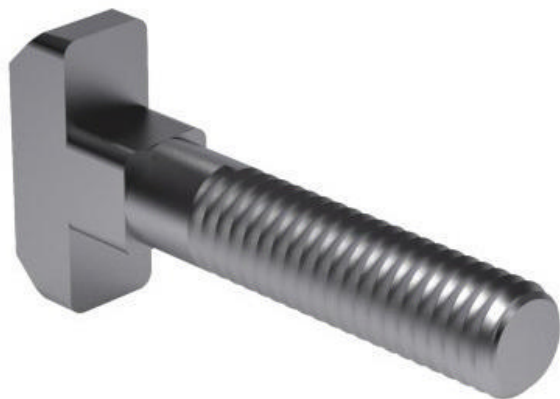

Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Roestvaststaal (RVS) A4 M10X40

Artikelnummer	55782.100.040
Merk	-
UBB	952351263316
UNSPSC	31161617
EAN	8715492353160
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	40 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.

Standaarden

DIN	186-B
-----	-------

Technische specificatie

d-D	M10
k	7
L (mm)	40
Lg (max.)	16
m	21
n	10
P	1.5

Technische tekening

