


Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M4X9

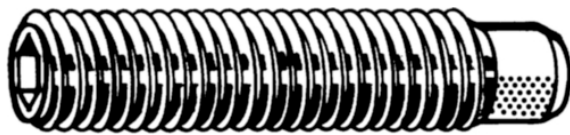

Artikelnummer	56949.040.009
Merk	-
UBB	955351312058
UNSPSC	31161518
EAN	8715493750968
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	9 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M4
d2	2.5
L (mm)	9
P	0.7
s	2

Technische tekening

