


Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M4X11

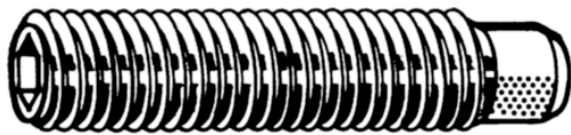

Artikelnummer	56949.040.011
Merk	-
UBB	955351312132
UNSPSC	31161518
EAN	8715493750975
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	11 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M4
d2	2.5
L (mm)	11
P	0.7
s	2

Technische tekening

