


Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M5X8,5

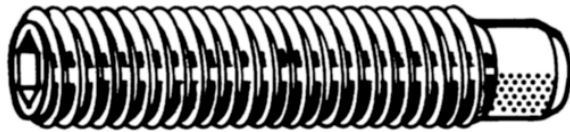

Artikelnummer	56949.050.008
Merk	-
UBB	953351952692
UNSPSC	31161518
EAN	8715492872326
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8.5 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M5
d2	3
L (mm)	8.5
P	0.8
s	2.5

Technische tekening

