


Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M5X17

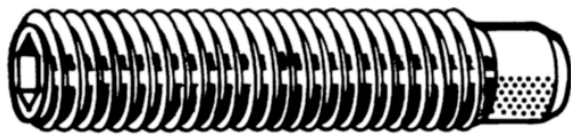

Artikelnummer	56949.050.017
Merk	-
UBB	955351312546
UNSPSC	31161518
EAN	8715493751019
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	17 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info

Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M5
d2	3
L (mm)	17
P	0.8
s	2.5

Technische tekening

