


Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M8X10

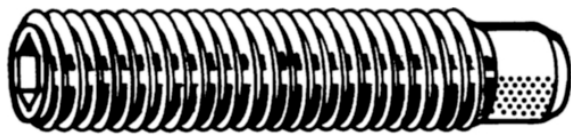

Artikelnummer	56949.080.010
Merk	-
UBB	953351953351
UNSPSC	31161518
EAN	8715492872401
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	10 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Info

Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Technische specificatie

d-D	M8
d2	5.5
L (mm)	10
P	1.25
s	4

Technische tekening

