


Stelschroef met binnenzeskant en nylon tap (drukschroef) Staal Blank 5.8 M8X13,6

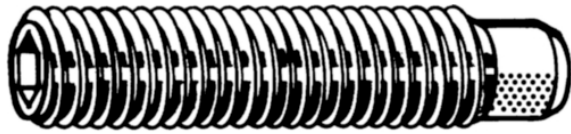

Artikelnummer	56949.080.013
Merk	-
UBB	955351312629
UNSPSC	31161518
EAN	8715493751026
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	13.6 mm
Klasse	5.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Point	Nylon tap
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Info Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting. Deze stelschroeven met nylon tap zijn toepasbaar voor het aandrukken, zonder beschadigingen, van o.a. draadstangen, assen en artikelen met een oppervlaktebedekking.

Standaarden

Technische specificatie

d-D	M8
d2	5.5
L (mm)	13.6
P	1.25
s	4

Technische tekening

