



KIPP Spanhefbomen 20 graden, binnendraad Roestvast staal 1.4305/ kunststof M16X23

Artikelnummer	58016.160.023
Merk	-
UBB	500689449204
UNSPSC	31162807
EAN	4059245073450
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters


D1_MM	33mm
Materiaalsoort	Roestvast staal/ kunststof
Materiaalsoort Technisch	1.4305
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Materiaal: Metalen delen RVS 1.4305. Kunststof kogelknop zwart. Uitvoering: Metalen delen blank.

Standaarden

Technische specificatie

A	128.5
A2	15
D	23
D1	33
D2	32
D3	13
H	58
H2	47
H3	81
H4	65

Technische tekening

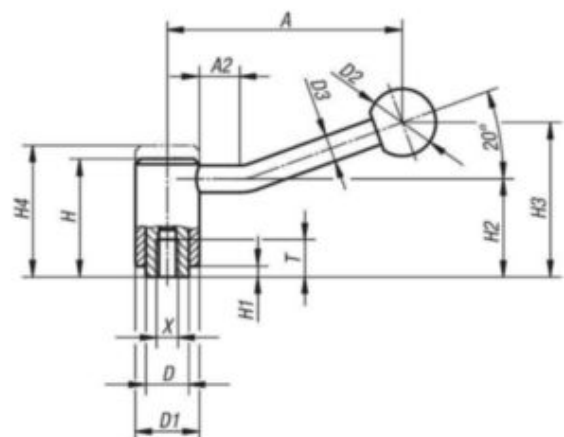

H1	6
Aantal tanden	26
T	23
X	16

FABORY