


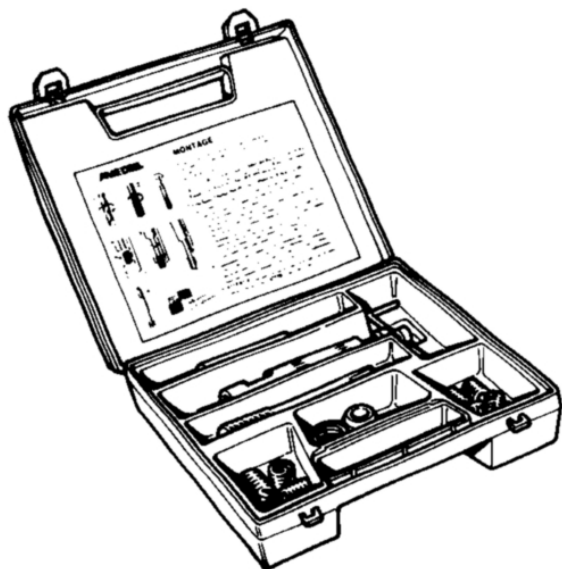

AMECOIL Werkplaatskoffer met inzetschroefdraad M Roestvaststaal (RVS) A2 M16X24 (15PC)

Artikelnummer 71010.160.024

Merk -

UBB 950355263423

UNSPSC 31162802

EAN 8715492907639

PKG. van 1 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter M16

Lengte 24 mm

Materiaalsoort Roestvaststaal

Materiaalsoort A2
Technisch

Info Inhoud:Compleet indraai-handapparaat.Machinetap ($\geq$ M18 met extra voorsnijtap).Drevel.Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140 (aantallen tussen haakjes).

Standaarden

Technische specificatie

d-D M16

L (mm) 24