


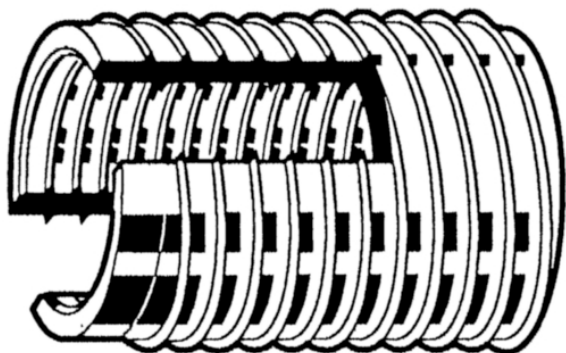

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus met binnenzeskant type 302 2 Staal Inzetgehard Elektrolytisch verzinkt M6X14

Artikelnummer	71751.060.014
Merk	-
UBB	500694065805
UNSPSC	31162802
EAN	8715492000149
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	14 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	Inzetgehard
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Type nr.	302 2
Info	Boordiepte (min.) = Minimale boordiepte bij blinde gaten.

Standaarden

Technische specificatie

d1	M6
d2	10
Boordiepte (min.)	17
L (mm)	14
P (d1)	1
P (d2)	1.5
S (+0,1mm)	4.9

Technische tekening

