


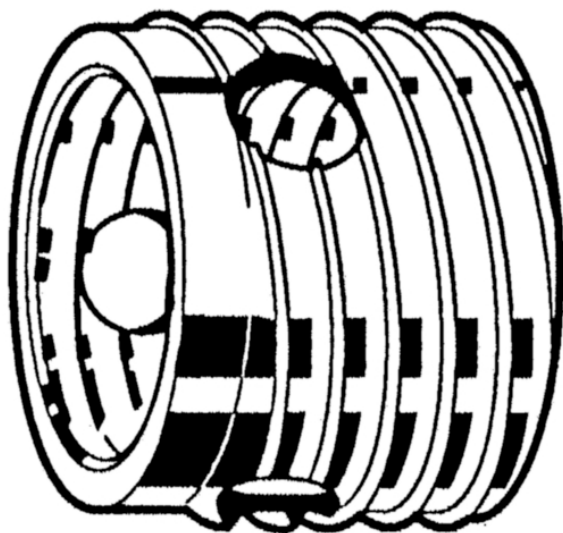

Zelfdraadsnijdende schroefdraadbus type 307/308 Staal Elektrolytisch verzinkt 308 M6X12

Artikelnummer 71754.060.012

Merk -

UBB 500693876087

UNSPSC 31162802

EAN 8717077789753

PKG. van 50 Alleen volledige
verpakkingen

Technische parameters

Lengte 12 mm

Materiaalsoort Staal

Oppervlaktebedekking Elektrolytisch
verzinkt

Draadsoort Metrische
schroefdraad

Type nr. 308

Info Boordiepte (min.) =
Minimale boordiepte
bij blinde gaten.308

Standaarden

Technische specificatie

d1 M6

d2 10

Boordiepte (min.) 15

L (mm) 12

P (d1) 1

P (d2) 1.25

Technische tekening

